


品番 : EA109CD-32

品名 : 32mm 煙道ブラシ(ステンス製)

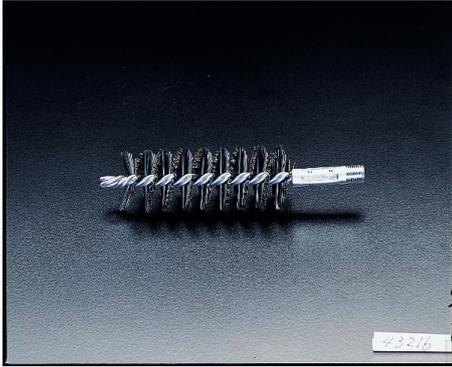

販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/05/04 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 ほとんどの現場で広く使われ、汎用性が高いです。
 ・一般的にボルトと洗身や、他のクリーニング部品との取組に使用されます。取組が容易で、取組ミスが少なく、作業が楽です。

シングルねじり・ダブルステム型
 本型は従来のシングルタイプよりも、洗身とボルトとの取組が容易で、取組ミスが少なく、作業が楽です。洗身とボルトとの取組が容易で、取組ミスが少なく、作業が楽です。

 
ダブルねじり・ダブルステム型
 本型は従来のシングルタイプよりも、洗身とボルトとの取組が容易で、取組ミスが少なく、作業が楽です。洗身とボルトとの取組が容易で、取組ミスが少なく、作業が楽です。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛 柔らかい触感のためあまりが強く、洗身が壊れにくい。
- ・ステンレス 耐熱、耐アルカリに優れている。耐熱性に優れている。
- ・刷毛 硬さと弾力性を兼ね備え、洗身の汚れを落とすのに効果的です。
- ・耐熱 使用温度が200℃以上でも変形しません。
- ・耐酸 アルカリ洗剤でも変形しません。

ステンレスブラシ

- ・特徴 耐熱、耐アルカリに優れている。耐熱性に優れている。
- ・用途 耐熱、耐アルカリ洗剤での洗身、ステンレス、アルミ製の洗身。



品名	規格	材質	重量	長さ	外径	内径	取組径	取組長さ	取組高さ	取組幅	取組角度	取組方向	取組方法	取組注意
EA109CD-32	32mm	ステンレス	約92g	約100mm	約32mm	約28mm	約32mm	約100mm						



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	ブラシ: ステンレス ねじ部: スチール
ブラシ径	32mm	重量(g)	約92
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.