


品番 : EA109CD-38

品名 : 38mm 煙道ブラシ(ステンス製)

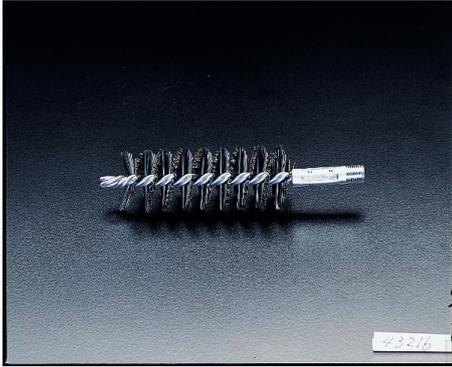

販売価格	3,240円(税抜) / 3,564円(税込)		
カタログ価格	3,240円(税抜) / 3,564円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/05/04 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

**シングルねじり・シングルステム型**  
 ほとんどの現場で汎用性が高いタイプです。  
 一般的にボルトと洗浄中、他のクリーニング部品との  
 接触に耐性があり、腐食防止に効果的な特徴を持  
 ちます。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
 このタイプは通常のシングルタイプよりも、ねじり  
 加工が施されています。そのため、ねじり加工  
 による強度が増し、耐久性が高くなります。洗浄  
 中に発生する腐食防止に効果的な特徴を持  
 ちます。

 
**ダブルねじり・ダブルステム型**  
 このタイプは通常のシングルタイプよりも、ねじり  
 加工が施されています。そのため、ねじり加工  
 による強度が増し、耐久性が高くなります。洗浄  
 中に発生する腐食防止に効果的な特徴を持  
 ちます。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 - 硬さが適度で磨き過ぎが  
防止のタイプです。
- ステンレス - 耐熱、耐アルカリに優れて  
いるタイプです。
- 刷毛 - 硬さと弾力性を兼ね備え、磨  
きすぎ防止のタイプです。
- 耐熱 - 高温での使用に耐えるタイプ  
です。
- 耐アルカリ - アルカリ洗浄剤での使  
用に耐えるタイプです。

ステンレスブラシ

- 特徴 - 耐熱、耐アルカリに優れて  
いるタイプです。
- 用途 - 耐熱、耐アルカリ洗浄剤での  
使用に最適です。



品名	規格	単位	在庫
EA109CD-38	38mm	本	23



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	ブラシ: ステンレス ねじ部: スチール
ブラシ径	38mm	重量(g)	約111
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.