


品番 : EA109CD-51

品名 : 51mm 煙道ブラシ(ステンス製)

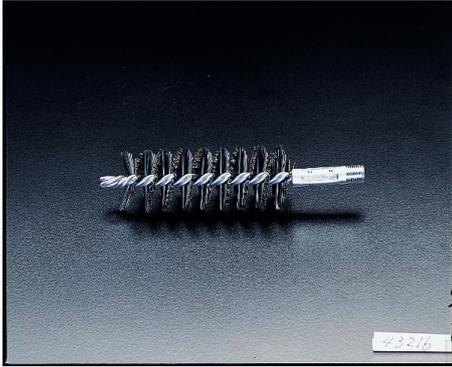

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,910円(税抜) / 4,301円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 3,910円(税抜) / 4,301円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 26 (2026/05/04 08:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0054ページ                       |      |   |



チューブブラシのタイプについて

**シングルねじり・シングルステム型**  
 ほとんどの現場で汎用性が高いタイプです。  
 一般的にボルトと洗身や、他のクリーニング部品との  
 取組に使用されます。取組が容易なことが特徴です。

**シングルねじり・ダブルステム型**

ボルトと洗身の取組が容易で、洗身を動かすのに適  
 用です。洗身の傾斜が強く、取組が容易なため、取  
 組作業が容易になります。取組が容易なことが特  
 徴です。

**ダブルねじり・ダブルステム型**

ほとんどの現場で汎用性が高いタイプです。シ  
 ングルねじりよりも洗身の傾斜が強く、洗身を動か  
 すのに適しています。洗身の傾斜が強く、取組が  
 容易なことが特徴です。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 - 硬さが適度で磨きやすいため、洗  
 身が傷みません。
- ステンレス - 耐熱、耐酸化性に優れている。  
 耐腐食性に優れている。
- 刷毛 - 硬さと弾力性を兼ね備え、洗身の腐  
 食を防ぎます。
- 鋼毛 - 硬さと弾力性を兼ね備え、洗身の腐  
 食を防ぎます。
- 鋼毛 - 硬さと弾力性を兼ね備え、洗身の腐  
 食を防ぎます。
- 鋼毛 - 硬さと弾力性を兼ね備え、洗身の腐  
 食を防ぎます。

ステンレスブラシ

- 特徴 - 耐熱、耐酸化性に優れている。  
 耐腐食性に優れている。
- 用途 - 耐熱、耐酸化性に優れている。  
 耐腐食性に優れている。



| 品名         | 規格   | 材質    | 重量    | 長さ      | 外径    | 内径    | 取組径   | 取組長さ    |
|------------|------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|
| EA109CD-51 | 51mm | ステンレス | 約115g | 約1000mm | 約51mm | 約45mm | 約51mm | 約1000mm |



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

|                          |          |       |                         |
|--------------------------|----------|-------|-------------------------|
| ねじサイズ                    | 1/4" NPS | 材質    | ブラシ: ステンレス<br>ねじ部: スチール |
| ブラシ径                     | 51mm     | 重量(g) | 約115                    |
| EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用 |          |       |                         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.