


品番 : EA109CD-64

品名 : 64mm 煙道ブラシ(ステンス製)

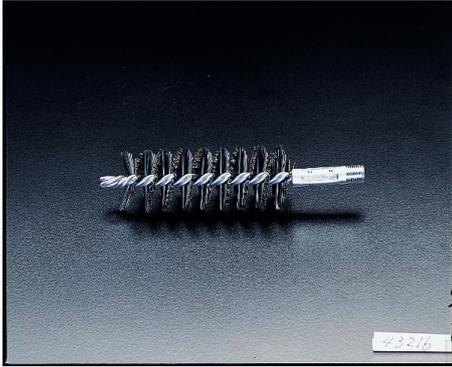

販売価格	4,170円(税抜) / 4,587円(税込)		
カタログ価格	4,170円(税抜) / 4,587円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/04 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

**シングルねじり・シングルステム型**  
 ほとんどの現場で汎用性が高いタイプです。  
 一般的にボルトと洗浄中、他のクリーニング部品との  
 接触に耐性があり、腐食防止に効果的な特徴を持  
 っています。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
 このタイプはボルトの締め付けを容易にし、作業  
 を行います。元の洗浄が強く、汚れが落ちるので、高  
 品質な仕上がりを期待できます。


**ダブルねじり・ダブルステム型**  
 ほとんどの現場で汎用性が高いタイプです。シング  
 ルタイプよりも締め付けが強く、洗浄力があります。洗浄中  
 の振動に耐性があり、腐食防止に効果的な特徴を持  
 っています。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 - 硬さが適度で磨き過ぎが防  
 ぐことができます。
- ステンレス - 耐熱、耐アルカリに優れてい  
 る。腐食防止に効果的です。
- 刷毛 - 硬さと弾力性を兼ね備え、磨き  
 ながら汚れを落とすことができます。
- 鋼毛 - 硬毛で汚れを落とすことができます。  
 1本の鋼毛は磨きながら作業が  
 しやすい特徴です。
- 鋼毛 - 鋼毛は硬毛と弾力性を兼ね備  
 えているので、磨きながら作業が  
 しやすい特徴があります。

ステンレスブラシ

- 特徴 - 耐熱、耐アルカリに優れている。  
 腐食防止に効果的です。
- 用途 - 耐熱、耐アルカリに優れている。  
 ステンレス、アルミ製の部品、  
 ステンレス、アルミ製の部品。

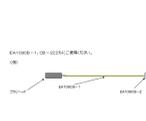

品名	規格	材質	重量	長さ	外径	内径	取付径	取付長さ
EA109CD-64	64mm	ステンレス	約128g	約100mm	約64mm	約64mm	約10mm	約10mm



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	ブラシ: ステンレス ねじ部: スチール
ブラシ径	64mm	重量(g)	約128
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.