


品番：EA109CD-70

品名：70mm 煙道ブラシ(ステンス製)

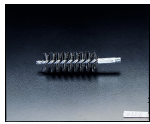

販売価格	4,040円(税抜) / 4,444円(税込)		
カタログ価格	4,040円(税抜) / 4,444円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/03 23:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

**シングルねじり・シングルステム型**  
 ほとんどの現場で広く採用されているタイプです。  
 一般的にボルトとナットで、軸のクリーニング部分の長さ調整が可能です。また、軸の長さも調整可能です。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
 ほとんどの現場で広く採用されているタイプです。  
 一般的にボルトとナットで、軸のクリーニング部分の長さ調整が可能です。また、軸の長さも調整可能です。


**ダブルねじり・ダブルステム型**  
 ほとんどの現場で広く採用されているタイプです。  
 一般的にボルトとナットで、軸のクリーニング部分の長さ調整が可能です。また、軸の長さも調整可能です。

**刷毛の特徴**

- ナイロン毛 弾力があり硬さの差と柔らかさが感じられるタイプです。
- ステンレス 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 刷毛 硬さと弾力とを兼ね備え、軸のクリーニングに最適なタイプです。
- 耐熱 使用温度に耐えることができます。
- 耐腐蝕性 アルカリ洗浄剤に耐えることができます。

**ステンレスブラシ**

- 特徴 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 用途 耐熱、耐アルカリ洗浄剤に耐えることができます。

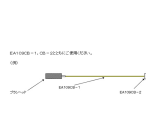

品名	規格	単位	在庫	価格
EA109CD-70	70mm	本	9	4,040円(税抜)



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	ブラシ: ステンレス ねじ部: スチール
ブラシ径	70mm	重量(g)	約149
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.