


品番 : EA109CD-82

品名 : 82mm 煙道ブラシ(ステンス製)

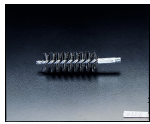

販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/05/04 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 ほとんどの現場で使われる、汎用性の高いタイプです。
 一般的にボルトと洗身や、他のクリーニング部品との取組に使用されます。頑固な汚れを落とすのに効果的です。

シングルねじり・ダブルステム型
 本型は従来のシングルタイプよりも、ねじり加工をします。その構造が強く、ねじれがはいるので、異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。


ダブルねじり・ダブルステム型
 本型はねじり加工を2重にします。シングルよりもねじりの強度が高く、取り除く作業に便利です。頑固な汚れを落とすのに効果的です。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 弾力があり硬さの差と柔らかさの差が少ないのが特徴です。
- ステンレス 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に十分強い。軽い。
- 剛毛 ねじり構造としてねじり加工が、刷毛の弾力性を高めると同時に、硬さを保ちます。
- 硬毛 硬毛で汚れを落とすことができます。柔軟な毛で汚れを落とすことができます。
- 剛毛 ねじり加工が、刷毛の弾力性を高めると同時に、硬さを保ちます。

ステンレスブラシ

- 特徴: 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に十分強い。軽い。
- 用途: 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に十分強い。軽い。

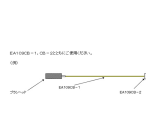

品名	規格	単位	在庫	価格
EA109CD-82	82mm	本	15	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)



異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	ブラシ: ステンレス ねじ部: スチール
ブラシ径	82mm	重量(g)	約154
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.