


品番：EA109CD-82

品名：82mm 煙道ブラシ(ステンス製)

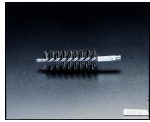

販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/07/03 22:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



**チューブブラシのタイプについて**

**シングルねじり・シングルステム型**  
 ほとんどの現場で広く使われ、汎用性が高いです。  
 一般的にボルトとナットで、軸のクリーニング部分の長さ調整が可能です。また、軸の長さも調整可能です。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
 ほとんどの現場で広く使われ、汎用性が高いです。また、軸の長さも調整可能です。また、軸の長さも調整可能です。

 
**ダブルねじり・ダブルステム型**  
 ほとんどの現場で広く使われ、汎用性が高いです。また、軸の長さも調整可能です。また、軸の長さも調整可能です。

**刷毛の特徴**

- ナイロン毛 柔らかい触感のため作業が楽に出来ます。
- ステンレス 耐熱、耐酸化性に優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 刷毛 硬さと弾力性を兼ね備え、垢の付着を防止します。
- 耐熱 使用温度に耐えることができます。
- 耐酸化 酸化防止剤が配合されており、酸化防止効果があります。

**ステンレスブラシ**

- 特徴 耐熱、耐酸化性に優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 用途 耐熱、耐酸化性に優れている。耐腐蝕性に優れている。



品名	規格	単位	在庫	価格
EA109CD-82	82mm	本	15	4,450円(税抜)



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	ブラシ: ステンレス ねじ部: スチール
ブラシ径	82mm	重量(g)	約154
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.