



品番 : EA109CD-89

品名 : 89mm 煙道ブラシ(ステンス製)

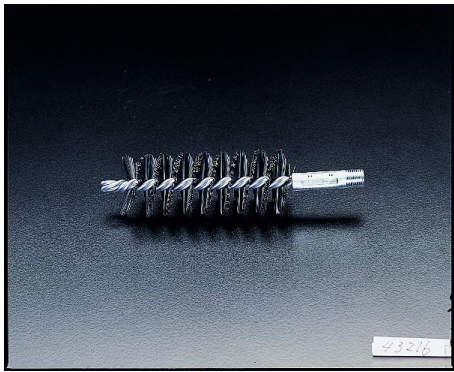

販売価格	4,160円(税抜) / 4,576円(税込)		
カタログ価格	4,160円(税抜) / 4,576円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/03 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		

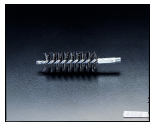

**チューブブラシのタイプについて**

**シングルねじり・シングルステム型**  
 ほとんどの現場で汎用性が高いタイプです。  
 一般的にボルトと洗身や、壁のクリーニングなどに適しています。  
 一部現場に適用できない場合があります。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
 2本のステムを持つタイプで、洗身や、壁のクリーニングなどに適しています。  
 一部現場に適用できない場合があります。

 
**ダブルねじり・ダブルステム型**  
 4本のステムを持つタイプで、洗身や、壁のクリーニングなどに適しています。  
 一部現場に適用できない場合があります。

**刷毛の特徴**

- ナイロン毛 - 硬さが適度で磨き過ぎが防止されています。
- ステンレス - 耐熱、耐酸化力に優れている。腐食に強い材料を使用しています。
- 刷毛 - ねじり構造として汚れが付きにくく、磨き残しを防止します。
- 鋼毛 - 硬毛で汚れが付きにくく、磨き残しを防止します。
- 鋼毛 - 鋼毛で汚れが付きにくく、磨き残しを防止します。

**ステンレスブラシ**

- 特徴 - 耐熱、耐酸化力に優れている。腐食に強い材料を使用しています。
- 用途 - 耐熱、耐酸化力に優れている。腐食に強い材料を使用しています。



品名	規格	材質	重量	長さ	外径	内径	ねじ径	ねじ長さ	ねじ規格
EA109CD-89	89mm	ステンレス	約159g	約1000mm	約89mm	約76mm	約10mm	約100mm	M10



異物を掻き落とししたり、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	ブラシ: ステンレス ねじ部: スチール
ブラシ径	89mm	重量(g)	約159
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.