



品番 : EA109CK-9.5

品名 : 9.5mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)

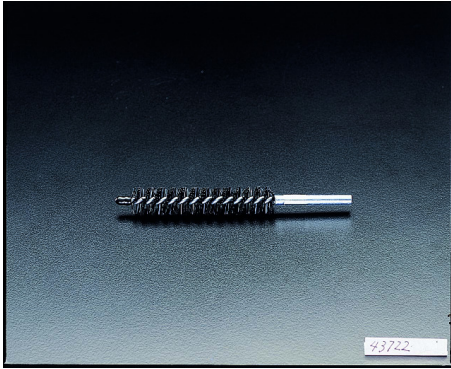

販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 116 (2026/04/04 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		

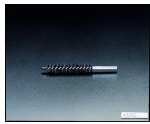

チューブブラシのタイプについて

 
シングルねじり・シングルステム型
ほとんどの用途に適合し、汎用性が高いです。
一般的にボルト洗浄や、磨きクリーンアップなどの用途に使用されます。磨き加工しやすくなる特徴があります。

シングルねじり・ダブルステム型
ボルトの両側面を同時に磨き、作業効率、作業時間を短縮します。元の形状が強く、歪みが出ないので、高品質な仕上げが可能です。磨き加工しやすくなる特徴があります。

ダブルねじり・ダブルステム型
ボルトの両側面を同時に磨き、歪みが出ません。シングルねじり型に比べて磨き力が強く、磨き加工しやすくなる特徴があります。高品質な仕上げが可能です。磨き加工しやすくなる特徴があります。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 - 弾力があり磨き効果と寿命が長いのが特徴です。
- ステンレス - 耐熱、耐酸化性に優れている。非磁性なので錆びにくい。
- 羊毛 - 磨き力と弾力とを両方兼ね備え、磨き効果が高いです。繊維が柔らかく、磨き傷が少ないです。
- 猪毛 - 硬毛で磨き力が高く、磨き効果が高いです。繊維が硬く、磨き傷が少ないです。
- 特殊 - ステンレス鋼製の特殊な形状の刷毛が使用されています。



簡単に曲げ加工ができます。

仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	9.5mm
材質	ブラシ: ナイロン 軸: スチール		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.