


品番 : EA109MV-3

品名 : 55mm 水性用ダメ込用刷毛(馬毛)



販売価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
カタログ価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/07 19:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0151ページ		

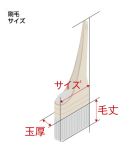

品名	品番	長さ	幅	重量	材質	用途
馬毛	EA109MV-3	187mm	48mm	約46.5g	馬毛	水性用ダメ込用

仕様

毛幅	55mm	毛丈	37mm
玉厚	19mm	毛質	ふつう
全長	187mm	重量	約46.5g
板幅	48mm	型式	筋違

馬毛

塗装用

水性用

隅切り用

独自開発した PCT製法により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料時の刷毛の固まりを抑え、長期の使用が可能です。

塗料含みに優れたダメ込み用刷毛です。

「ダメ」とは塗装職人が使う用語で「塗り忘れ」の事を指します。
「ダメ」が出ないように「塗り込む」ので「ダメ込み」(隅切り)と呼ばれています。
(毛先がまとまって広がらず腰がある刷毛が条件)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

