


品番 : EA109MV-3

品名 : 55mm 水性用ダメ込用刷毛(馬毛)



販売価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
カタログ価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0151ページ		

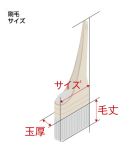

品名	品番	長さ	幅	重量	材質	用途
馬毛	EA109MV-3	187mm	55mm	約46.5g	馬毛	水性用ダメ込用

## 仕様

毛幅	55mm	毛丈	37mm
玉厚	19mm	毛質	ふつう
全長	187mm	重量	約46.5g
板幅	48mm	型式	筋違

馬毛

塗装用

水性用

隅切り用

独自開発した PCT製法により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料時の刷毛の固まりを抑え、長期の使用が可能です。

塗料含みに優れたダメ込み用刷毛です。

「ダメ」とは塗装職人が使う用語で「塗り忘れ」の事を指します。  
「ダメ」が出ないように「塗り込む」ので「ダメ込み」(隅切り)と呼ばれています。  
(毛先がまとまって広がらず腰がある刷毛が条件)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

