

品番 : EA109MZ-1


品名 : 30mm 耐酸用刷毛



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,020円(税抜) / 1,122円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,020円(税抜) / 1,122円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 22 (2026/04/12 00:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0149ページ                       |      |   |



耐酸用刷毛  
耐酸性に優れたPET繊維を使用し、トジ部分の鉄線も高品質ステンレス線を使用し、耐食性に優れた耐酸用刷毛です。粒が細かいなど、建物のリフォームなどにも活用します。

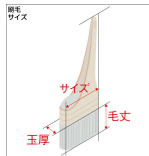

| 毛刷の目安 |    |   |    |
|-------|----|---|----|
| 粒     | 中粒 | 細 | 超細 |

| 毛刷の目安 |    |   |    |
|-------|----|---|----|
| 粒     | 中粒 | 細 | 超細 |

### 仕様

|                   |                                    |      |       |
|-------------------|------------------------------------|------|-------|
| 耐酸用刷毛             |                                    |      |       |
| 材質                | 毛:PET、柄:木                          | 全長   | 245mm |
| 毛幅                | 30mm                               | 毛丈   | 44mm  |
| 刷毛の形状             | 筋違                                 | 刷毛の色 | 白     |
| 耐酸性に優れたPET繊維使用。   |                                    |      |       |
| トジ部分は腐食に強いステンレス線。 |                                    |      |       |
| 濃度                | 塩酸:35%以下、硫酸:30%以下、硝酸:50%以下に使用可能です。 | 号数   | 10号   |
| 玉厚                | 22mm                               |      |       |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.