


品番：EA109NC-101

品名：175x355mm ローラー刷毛(仕上用)

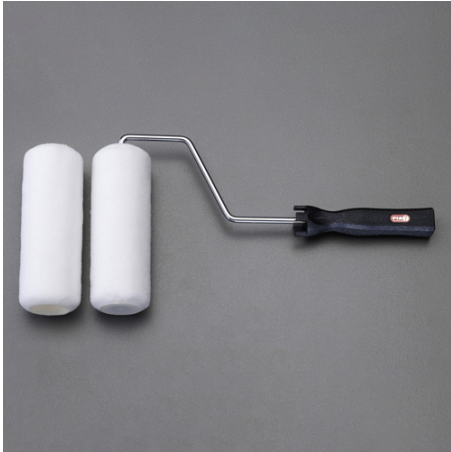

販売価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
カタログ価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/14 18:58現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0151ページ		



万能



化学繊維の毛材質  
難毛や精製繊維より丈夫で強い研磨を  
繰り返して使用できる。こがれ、  
劣り、入り込み……塗料が表面に強い。  
耐用性がある。  
ナイロン……弾力性がある。化学繊維毛の  
なかでは最も耐用性に優れる。

### 仕様

毛幅	175mm	毛丈	13mm
ローラー内径	38mm	適応塗面	コンクリート、モルタル等
適応塗料	水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等	毛材質	ポリエステル
用途	上塗塗装、仕上げ塗装に最適	材質	ローラー:ポリエステル グリップ:プラスチック シャフト:スチール
ハンドルサイズ	195(W)×355(L)mm	グリップサイズ	28×26×150(L)mm
使用ローラー刷毛	EA109NC-102	シャフト径	7mm

内・外装用

無泡タイプ

※塗装時に気泡が出にくい構造

耐久性があり、ソフトタッチできめ細かい仕上りに

ローラー2本入

キメ細やかな美粧仕上げで、抜け毛の少ない無泡タイプ。

長時間の作業でもヘタリが少ない

塗料の含みが良く、作業性も良好

ハンドルエンドに延長ポール取付用穴付(メスネジ付)

代替品



品番 EA109NE-202  
コメント 175mm/13mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.