


品番：EA113XV-6

品名：冷媒自動充填はかり

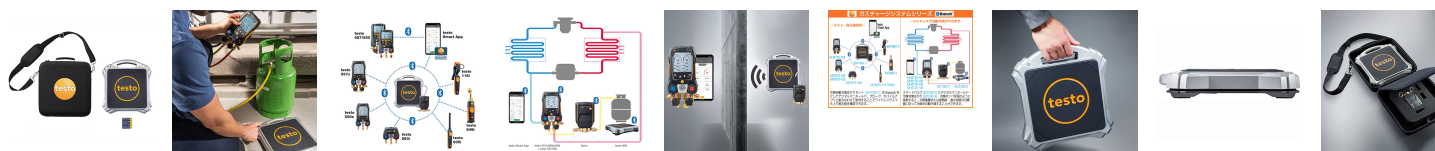

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 50,000円(税抜) / 55,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 50,000円(税抜) / 55,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/19 00:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0020ページ | | |



カタログ訂正 26/02/18 適応品番の訂正。誤:旧EA742EA-11A、正:EA742EA-11A(※対応しています)(No.57 9025)

仕様

| | | | |
|------|--|----------|-------------------------|
| メーカー | テストー (testo) | 型番 | 0564156055 (testo 560i) |
| 仕様 | 冷媒充填はかり | 最大計測重量 | 100kg |
| 精度 | 動作温度 +22℃: ≤±(10g+0.03%rdg)(0~30kg) ≤±(10g+0.05%rdg)(30~100kg) | 分解能 | 0.01kg |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | 310(W)×287(D)×58(H)mm |
| 重量 | 4.36kg(バッテリーとバッグを含む) | インターフェイス | BluetoothR 4.2 |
| 電池寿命 | 70時間 (25℃の時) | 電波到達距離 | 30m |
| 動作温度 | -10~+50℃ | 保管温度 | -10~+50℃ |

IP44

デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示

冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工

乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載

オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能

アプリ連携で記録・文書化をアシスト

Bluetoothの通信距離は最大30メートル (マニホールドとは最大50メートル)

堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属

オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能

すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定

コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心

EA101TS-101~-104、EA739AT-1A、-5、EA742EA-11Aに対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.