


品番：EA115GF-47

品名：22.2mm パイプ内面研磨ヘッド

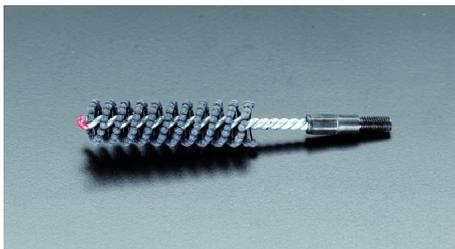

販売価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 22:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0053ページ		



耐久性があります。

#### 仕様

ブラシ材質	ナイロン	接続ねじ	1/4"-28
研磨、クリーニング用			
#180シリコンカーバイト付			
必ず水と併用して下さい。			
適応パイプ内径	22.2mm(7/8")		
耐久性があります。			
ストレートスチルパイプ用			
EA115GA-15~25、GA-1A~22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。			
全長	120mm	ブラシ長	65mm

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.