


品番 : EA115GG-61

品名 : 32mm フレックス砥石

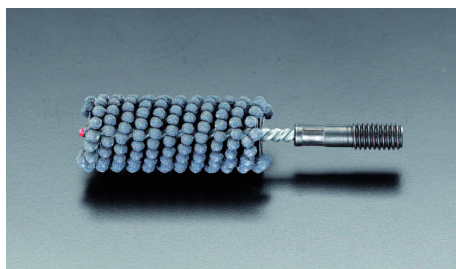

販売価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/26 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0053ページ		



ストレートのスケールパイプの研磨、清掃に

仕様

材質	ナイロン	接続ねじ	1/2"
適応パイプ内径	32mm(1.1/4")	全長	約140mm
砥石長	約75mm		

EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。

パイプ内研磨用

#180シリコンカーバイト付

必ず水と併用して下さい。

ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に

ストレートスチールパイプ用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.