


品番 : EA115GG-66

品名 : 64mm フレックス砥石

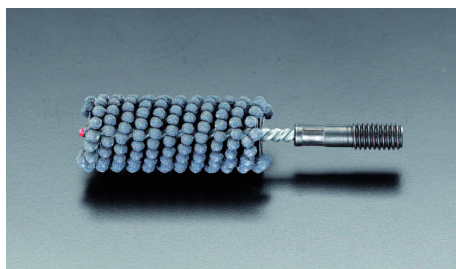

販売価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
カタログ価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0053ページ		



ストレートのスケールパイプの研磨、清掃に

#### 仕様

材質	ナイロン		
EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。			
ストレートスチールパイプ用			
パイプ内研磨用			
#180シリコンカーバイト付			
必ず水と併用して下さい。			
接続ねじ	1/2"-12	適応パイプ内径	64mm(2.1/2")
全長	約150mm	砥石長	約75mm
ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.