


品番 : EA115HH-1

品名 : 1.6L 超音波洗浄機

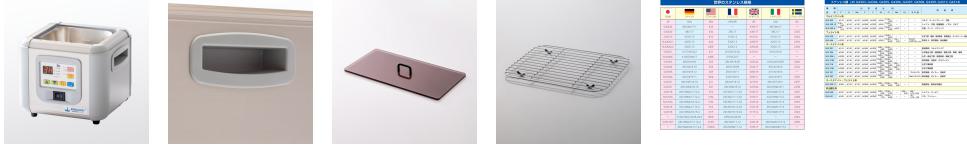

販売価格	100,000円(税抜)／110,000円(税込)		
カタログ価格	100,000円(税抜)／110,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 16:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



モデルチェンジ内容 24/11/18 旧:ecosonicロゴなし、新:ecosonicロゴあり(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	US-801
槽容量	1.6L	槽内寸法(幅×奥行×高さ)	152×137×100mm
槽外寸法(幅×奥行×高さ)	230×217×194mm	本体重量	3kg
ヒーター容量	50W	電源	AC100V(50/60Hz)
発振周波数	44kHz、PZT、他励発振	タイマー設定範囲	最大3時間(1~60分:1分刻み、2~3時間:1時間刻み)
材質	洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム、操作パネル・取手:PP樹脂、コーナー:ABS樹脂	付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱着式コード
消費電力	90W	給水方式	洗浄槽上部からの手動給水
排水方式	洗浄槽上部からの手動傾斜排水	動作モード	標準洗浄/ソフト洗浄
機能	加温、出力点検、洗浄動作モード変更、各種警告表示	ヒーター温度設定範囲	20°C~50°C(1°C刻みで設定可能、※冷却能力なし)

最大3時間の洗浄タイマー

洗浄モード機能(標準洗浄、ソフト洗浄)

超音波出力の点検機能

ヒーター異常時の警告機能

電気用品安全法(第三者認証品、PSEマーク表示)

※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていて下部寸法は小さくなります。

※本体は防水構造及び防爆構造ではありません。

代替品

	<p>品番 EA115HG-2 コメント 変更点:容量、サイズなど</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.