


品番：EA115HK-22A


品名：4.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性(超音波洗浄機用)

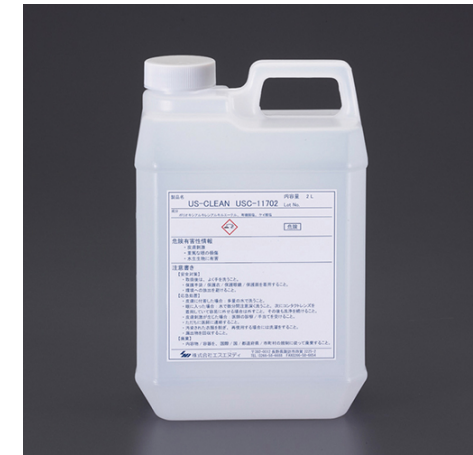

販売価格	9,700円(税抜)／10,670円(税込)		
カタログ価格	9,700円(税抜)／10,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0616ページ		



 アルカリ性



仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	USC-11704
内容量	4L	pH	11.0～12.5
主成分	ノニオン系界面活性剤	形状	乳白色粘稠液体
使用濃度	3～10%	液温	常温～50℃
臭い	わずかに固有臭あり	比重	1.01～1.04(代表値)
アルカリ性			
金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。			
メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。			
化学物質を少なくした環境に優しい脱脂洗浄剤です。			
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。			
メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。			
希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。			
PRTR法非該当、無リン			
使用条件			
・洗浄条件に応じて、3%～10%の濃度になるよう水で希釈する。			
・液温は、常温～50℃の範囲で使用する。			

・洗浄後は、十分水洗い(すすぎ洗浄)を行う。

代替品



品番 EA115HK-21A

コメント 内容量:2L

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.