


品番：EA115HK-2A


品名：4.0L 脱脂洗浄剤・中性(超音波洗浄機用)

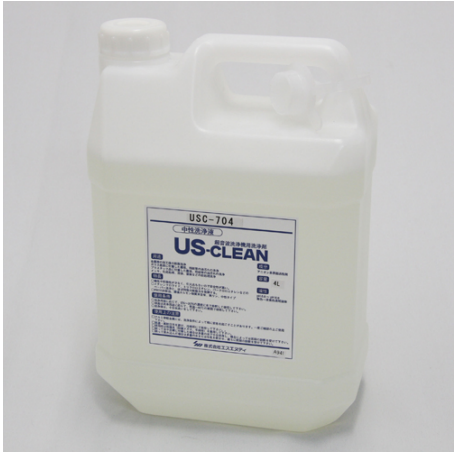

販売価格	9,700円(税抜)／10,670円(税込)		
カタログ価格	9,700円(税抜)／10,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/05 01:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0616ページ		



 中性



仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	USC-704
内容量	4L	pH	6.0～8.0
主成分	アニオン系界面活性剤	形状	淡黄色透明液体
使用濃度	5～20%	液温	常温～60℃
臭い	ほとんどなし	比重	1.00～1.04(代表値)
労働安全衛生法	ジエタノールアミン0.2%未満含有		
金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。			
メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。			
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。			
メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのペーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。			
希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。			
PRTR法非該当、無リン、中性タイプ			
使用条件 ・洗浄条件に応じて、5%～20%の濃度に水で希釈する。 ・液温は、常温～60℃の範囲で使用する。 ・洗浄後は、十分水洗い(すすぎ洗浄)を行う。			

代替品

	品番 EA115HK-1A コメント 2.0L
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.