


品番 : EA115KC-2A

品名 : AC100V/1.4kW [業務用]高圧洗浄機(60Hz)

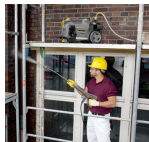

販売価格	171,000円(税抜) / 188,100円(税込)		
カタログ価格	171,000円(税抜) / 188,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2435ページ		



カタログ訂正

25/12/02 モーター出力:(誤)1.0kW→(正)1.4kW (No.56、57 9046)

#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.520-914.0
商品名	HD4/8C	用途	工事現場の高所作業に、犬走りや外床、外壁の洗浄に
吐出水量	400L/h	吐出圧力	8MPa
最大許容圧力	11MPa	最高給水温度	60℃
電源	100V単相60Hz	モーター出力	1.4kW
サイズ	360×380×930(H)mm	重量	27.2kg
電源コード長	5m	水道ホース	6m
ノズルサイズ	36mm	給水口	3/4"
付属品	高圧ホース10m、トリガーガン、AVSスプレーランス840mm、ワンタッチカップリング(本体側)、ダイレクトコネクター、ノズルチップ固定ホルダー、ノズルチップ15度 パワーノズル、洗浄剤散布用ノズル25度		

パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。

ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。

握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。

汚れをしっかりと落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。

移動にも収納にも便利なサイズ

縦型のコンパクト設計。持ち手を押し込めるので、バンタイプの車で運べます。電源コードと高圧ホースをまとめるラバーバンドや、ノズルなどを収納するホルダーを装備し、省スペースで収納が可能です。

プロ仕様の丈夫な設計

本体カバーは耐衝撃性プラスチックで、モーターとポンプを保護します。また、ポンプをはじめ、主要部品も高い耐久性を誇ります。

使いやすさを追求

シンプル設計で操作が簡単です。また、高圧ホースはねじれ防止システム(AVS)装備で、作業中のわずらわしいねじれがありません。(※高圧ホース側は加圧時には回りません。)

扱いやすいダイレクトコネクター

トリガーガンにダイレクトコネクターを取付けることで、至近距離の洗浄も簡単に行えます。狭いスペースで使用する際にとっても便利です。

ケルヒャー独自のパワーノズル

パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップ。  
均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。

耐久性があります。

自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。  
高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。  
水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。

便利なアクセサリー収納

本体には直接サーフェスクリーナーを繋ぐためのねじ接続があります。  
3ジェットノズルとサイクロンジェットノズルを収納できる固定ホルダー付き。  
高圧ホースをまとめるのに便利なホースフック付き。

洗浄剤吸引機能、自動圧力解放バルブ付き

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.