


品番 : EA115KM-110D

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 51,000円(税抜)／56,100円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 51,000円(税抜)／56,100円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/02/07 22:15現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0048ページ 2432ページ              |      |    |

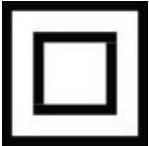

ESCOオリジナルセット!

付属の延長コードを使用して最大16mの高圧ホース延長が可能

## 仕様

|          |                         |          |   |
|----------|-------------------------|----------|---|
| メーカー     | ケルヒャージャパン(KARCHER)      | 型番       | ESCOオリジナルセット  |
| 商品名      | K2リトルプレミアム※ESCOオリジナルセット | 用途       | 自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに  |
| 電源       | 100V(50/60Hz)           | 吐出水量(最大) | 330L/h  |
| 吐出圧力(最大) | 8MPa                    | モーター出力   | 1.0kW   |
| 消費電力     | 1000W                   | 定格使用時間   | 最大1時間   |
| 給水温度     | 最大40°C                  | サイズ      | 本体:380(W)×197(D)×264(H)mm<br>ケース:538(W)×359(D)×347(H)mm   |
| 電源コード長   | 5m                      | 本体重量     | 3.7kg   |
| ケース容量    | 38L                     | 付属品      | 高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース |
| 防水性能     | IPX5                    |          |   |

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。

本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。

標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。

自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます（別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です）（ため水を吸い上げる高さは、0.5m）。

ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。

洗浄剤吸引ホース付き

洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤（別売り）は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.