


品番 : EA115KM-35D

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)

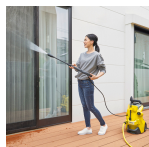

販売価格	51,900円(税抜) / 57,090円(税込)		
カタログ価格	51,900円(税抜) / 57,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/11 02:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2433ページ		



## 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.603-202.0
商品名	K3サイレントプラス ベランダ	用途・清掃場所	自転車、ガーデン家具、小型車、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室などに
電源	単相100V-50Hz	モーター出力	1.3kW
重量	12.7kg	サイズ	394(W)×289(D)×542(H)mm
電源コード長	5m	消費電力	1300W
最大吐出圧力	10MPa	最大吐出水量	360L/h
定格使用時間	最大1時間	給水温度	最大40℃
付属品	トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS 20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング		

デッキクリーナーや自吸用ホース、フォームジェットをセットにした高圧洗浄体験を効率よく、簡単便利に行えるモデルです。

水ハネ防止のデッキクリーナー付き

水ハネを防ぎながらベランダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。セット品の自吸用ホースを使えば、バケツなどにためた水を使用できます。

洗浄ガンや洗浄ノズルはフロントオープンなデザインにより効率良く収納でき、伸縮可能なハンドルでコンパクトさと移動性能を向上。

#### 本体にすっきり収納

トリガーガン、ノズル、高圧ホースなど全てのアクセサリが本体に収納できる一体型になりました。ノズルの出し入れもラクになり、床に置かなくても簡単にノズルが交換ができます。ゆったりとした背面には10m高圧ホースを掛けて収納できるので、見た目もスッキリとしました。

#### 静音タイプ(水冷静音モーター搭載)

モーター振動やノイズを抑えるハウジング設計を採用し、空冷式モデルと比べて駆動音を10dB削減、体感レベルでノイズを50%カット。高圧洗浄機の騒音を気にせずに清掃作業に集中することができます。集合住宅でも隣近所に気兼ねなく使えます。

水冷式モーターは空冷式モーターに比べ約3倍耐久性が高く、より長くご使用いただけます(メーカーのモデルでの比較)。

伸縮ハンドルなので、移動や収納が簡単です。

バリオスプレーランスは自在に圧力調整が行えます。

さまざまな表面の頑固な汚れを、強力に、確実に、時間をかけずに除去します。

#### クイックカップリング仕様

水道ホースは付属していません。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.