


品番 : EA115KM-36D

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)

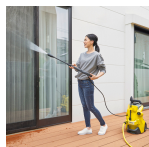

販売価格	51,900円(税抜) / 57,090円(税込)		
カタログ価格	51,900円(税抜) / 57,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/11 02:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2433ページ		



### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.603-203.0
商品名	K3サイレントプラス ベランダ	用途・清掃場所	自転車、ガーデン家具、小型車、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室などに
電源	単相100V-60Hz	モーター出力	1.3kW
重量	12.7kg	サイズ	394(W)×289(D)×542(H)mm
電源コード長	5m	消費電力	1300W
最大吐出圧力	10MPa	最大吐出水量	360L/h
定格使用時間	最大1時間	給水温度	最大40℃
付属品	トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS 20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング		

デッキクリーナーや自吸用ホース、フォームジェットをセットにした高圧洗浄体験を効率よく、簡単便利に行えるモデルです。

水ハネ防止のデッキクリーナー付き

水ハネを防ぎながらベランダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。セット品の自吸用ホースを使えば、バケツなどにためた水を使用できます。

洗浄ガンや洗浄ノズルはフロントオープンなデザインにより効率良く収納でき、伸縮可能なハンドルでコンパクトさと移動性能を向上。

#### 本体にすっきり収納

トリガーガン、ノズル、高圧ホースなど全てのアクセサリが本体に収納できる一体型になりました。ノズルの出し入れもラクになり、床に置かなくても簡単にノズルが交換ができます。ゆったりとした背面には10m高圧ホースを掛けて収納できるので、見た目もスッキリとしました。

#### 静音タイプ(水冷静音モーター搭載)

モーター振動やノイズを抑えるハウジング設計を採用し、空冷式モデルと比べて駆動音を10dB削減、体感レベルでノイズを50%カット。高圧洗浄機の騒音を気にせず清掃作業に集中することができます。集合住宅でも隣近所に気兼ねなく使えます。

水冷式モーターは空冷式モーターに比べ約3倍耐久性が高く、より長くご使用いただけます(メーカーのモデルでの比較)。

伸縮ハンドルなので、移動や収納が簡単です。

バリオスプレーランスは自在に圧力調整が行えます。

さまざまな表面の頑固な汚れを、強力に、確実に、時間をかけずに除去します。

#### クイックカップリング仕様

水道ホースは付属していません

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.