


品番 : EA115KN-21

品名 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)

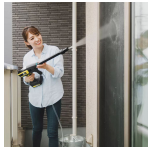

販売価格	55,500円(税抜) / 61,050円(税込)		
カタログ価格	55,500円(税抜) / 61,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 11:51現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	ESCOオリジナルセット
商品名	KHB6 ※ESCOオリジナルセット	用途	自転車、庭の柵、ゴミ箱、ガーデン用具、ガーデン家具などに
サイズ	302×89×265(H)mm	重量	1.3kg(本体のみ)
騒音値	69dB	吐出水量(最大)	200L/min
吐出圧力(最大)	2.4MPa	吐出圧力	中圧
電源	18Vリチウムイオンバッテリー(2.5Ah)	充電時間	5時間10分
連続使用時間	満充電時:約12分 ※電源スイッチONでトリガーガンレバーを握っているときの合計時間	定格使用時間	最大1時間
防水性能	IPX4	付属品	1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、ランス、バッテリー、充電アダプター、本体側カップリング、自吸ホース(5m)、自吸ホース用フィルター、角度可変ノズル

ケルヒャー KHB6に自吸ホースや角度可変ノズル付きのエスコオリジナル商品です。
軽量、コンパクトなモバイル洗浄機と自吸ホースをセットしているので、水道がない場所に持ち運んで使う際にピッタリです。

角度可変ノズルはノズルの向きを360度自由に変えられるので、届きにくい場所や狭くて洗浄しにくい場所などを簡単に洗浄できます。

付属の自吸ホース、フィルターを使用すれば水源がない場所での使用にも便利です。

手間なく使えるから、汚れが気になったときにさっと使え、日常使いに最適です。

電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、電源が確保しづらいベランダ、アウトドアシーンやお墓の洗浄にも最適な洗浄機です。

★リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。

二重絶縁

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.