



品番 : EA115KP-5F

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ / 50Hz)

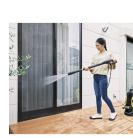

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 104,000円(税抜) / 114,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 104,000円(税抜) / 114,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/29 11:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2433ページ | | |

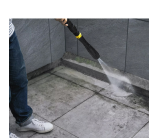

仕様

| | | | |
|--------|---|---------|---|
| メーカー | ケルヒージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.603-540.0 |
| 商品名 | K5プレミアム サイレント | 用途・清掃場所 | 自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室など |
| 電源 | AC100V 50Hz | モーター出力 | 1.4kW |
| 最大吐出水量 | 430L/h | 最大吐出圧力 | 12MPa |
| サイズ | 417(W)×306(D)×584(H)mm | 重量 | 13.7kg |
| 定格使用時間 | 最大1時間 | 電源コード長さ | 5m |
| 付属品 | トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナー T 7 Plus、本体側カップリング | | |

あらゆるシーンや場所での清掃体験を効率よく、効果的に行えるモデルです。

水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現

水冷式静音モーター搭載タイプ

高圧洗浄機の騒音を気にせずに清掃作業に集中することができます。

1つで5役の「マルチパワージェット」、水ハネを防ぎ短時間で広いエリアを洗浄する「テラスクリーナー」、しなやかで扱いやすい「プレミアムフレックス高圧ホース」が標準装備されています。豪華で贅沢なアクセサリーで、お掃除がより楽しくなります。

トリガーガン、ノズル、高圧ホースなど全てのアクセサリーが本体に収納できる一体型になりました。ノズルの出し入れもラクになり、床に置かなくても簡単にノズルが交換ができます。背面の1ホースリールは12m高圧ホースを巻き取り収納できるので、準備や片付けが簡単です。

伸縮ハンドルなので、コンパクトに収納できます。

ケルヒャー純正洗浄剤ボトルを差し込むだけで使用できる洗浄剤ホルダー付き

360度回転ブラシヘッド

回転するヘッドが、狭い場所の掃除を快適にします。

サイドノズル調節ダイヤル

段差やコーナーも、水ハネ無く洗浄できます。

サイド洗浄時水ハネ防止ブラシ

ノズル位置に関係なく、水ハネを防ぎます。

クイックカップリング仕様

水道ホースは付属していません。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.