


品番：**EA115KR-1DA**

品名：φ280mm [家庭用] テラスクリーナー



販売価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
カタログ価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/11 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2434ページ		

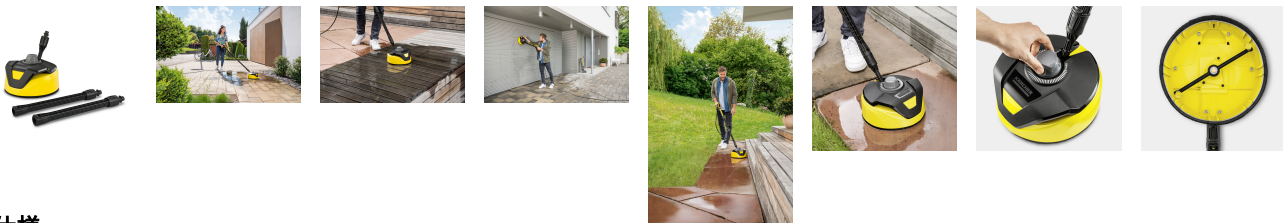

仕様

型番	2.644-084.0	商品名	テラスクリーナーT5
サイズ	708(W)×280(D)×995(H)mm	重量	1.4kg
材質	ポリプロピレン(PP)	適合品番	EA115KM-2D・-25B・-26B・-35C・-36C、KL-50C・-60C、KP-5D・-6D、KR-1D
用途	家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除		

※適合の高圧洗浄機に組み合わせてご使用ください。

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。

ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。

ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。

2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。

人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。

コンクリートや石畳などのハードな材質はもちろん、木材などのデリケートな材質の床面の洗浄にもご使用いただけます。

ホバークラフト式

水圧で本体が浮いた状態になるホバークラフト式なので、力を入れずに楽々洗浄できます。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.