


品番 : EA115KR-31

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)



販売価格	61,300円(税抜) / 67,430円(税込)		
カタログ価格	61,300円(税抜) / 67,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 11:52現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2432ページ		

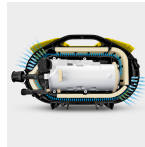

#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	ESCOオリジナルセット
商品名	K2サイレント ※ESCOオリジナルセット	用途・清掃場所	ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	1250W
モーター出力	1.25kW	最大吐出水量	360L/h
最大吐出圧力	10MPa	定格使用時間	最大1時間
サイズ	293×538×303(H)mm	重量	5.8kg
電源コード長さ	5m	防水性能	IPX5
給水温度	最大40℃	付属品	バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング、自吸・水道兼用ホース(3m)、自吸ホース用フィルター、ウォッシュブラシ、フレキシブルノズル

ケルヒヤー K2サイレントに自吸・水道兼用ホース、ウォッシュブラシなどをセットしたエスコオリジナル商品です。  
ホースが付属しているので、届いてすぐにご使用いただけます。

パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機  
空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。

本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。

片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。

水道・自吸兼用ホースが付属しているのでいろんな使い方ができるので便利です。

本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。

二重絶縁

クイックカップリング仕様

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

### 代替品



品番 EA115KM-100C

コメント

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.