


品番：EA115KZ-11

品名：[家庭用] マルチクリーナー(充電式)

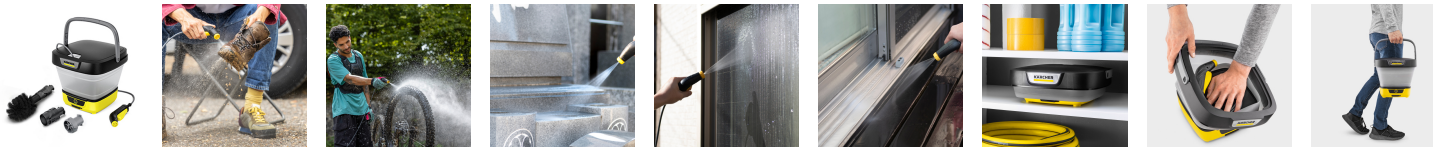

販売価格	38,500円(税抜)／ 42,350円(税込)			
カタログ価格	38,500円(税抜)／42,350円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/22 09:10現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	ケルヒージャパン (KARCHER)	型番	ESCOオリジナルセット
商品名	OC 3 Foldable※ESCOオリジナルセット	電源	6Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)
吐出水量(最大)	2L/min	吐出圧力(最大)	0.5MPa
本体サイズ	タンク折りたたみ時の高さ:298(W)×305(D)×108(H)mm タンク展開時の高さ:298(W)×305(D)×271(H)mm	重量	2.2kg
給水タンク容量	8L	充電アダプター	5V/2A
充電時間	約150分	連続使用時間	約15分(満充電時)
使用環境温度	0℃～40℃	防水性能	IPX4
音圧レベル	64dB	ホース長	1.8m
材質	PP	付属品	リチウムイオンバッテリー(内蔵)、トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプC)トリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル)、ウォッシュブラシ、シャワーノズル、直噴ノズル

ケルヒャー OC 3 Foldableに便利なブラシとノズルをセットしたエスコオリジナル商品です。 細部の洗浄やドロ汚れを落としたい時に便利なブラシ付きです。
コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機 給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。
水を入れてスイッチを押してトリガーガンを握るだけで洗浄開始 面倒な準備は不要です。
40℃までのお湯が使用可能 柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。
アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に最適です。
保管時や移動に便利な折りたたみ式です。
バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能 バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。 本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。
低圧でもやさしく効率的に洗浄 フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。 コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。
リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。
給水タンクに水を入れておけば水道のない場所でも使用できます。
給水の際、本体ごと持ち運ぶ必要がありません。 家の水道からも簡単に給水できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.