


品番 : EA115TR-4A

品名 : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(60Hz)

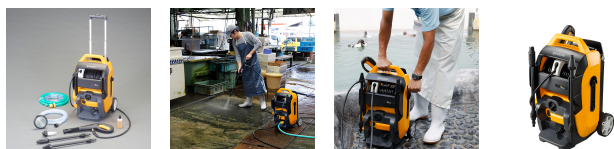

販売価格	64,700円(税抜) / 71,170円(税込)		
カタログ価格	64,700円(税抜) / 71,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 09:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2435ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-2100GQ
電源	AC100V(60Hz)	吐出水量	最大:6.5L/min
吐出圧力	最大:11MPa	モーター出力	1.20kW
サイズ	368×367×591(923)mm	重量	17.8kg
付属品	高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100ml)、オイルノズル	ポンプ形式	3連プランジヤ
電源コード	5m	高圧ホース長さ	15m
許容温度	40℃以下	定格電流	12.5A
給水方式	水道/自吸	吸い上げ高さ	1m

家庭用ながらプロ機並みの耐久性

15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)

溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付

ストレーナ&フィルタ付

キャリーバッグのようにラクラク移動

収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル

従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。

#### 代替品



**品番** EA115TR-11B

**コメント** 仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.