
 
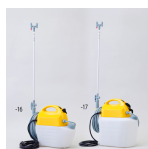


品番 : EA115YB-16

品名 : AC100V/27W/ 5.0L 電動スプレー



販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/02 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0050ページ2430ページ2506ページ		

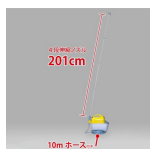

#### 仕様

メーカー	工進	型番	GT-5V
容量	5L	吐出圧力	0.26MPa
電源	AC100V	消費電力	27W
ノズル長	630~2,010mm(4段階伸縮)	ホース長	10m
キャップ部開口	φ48mm	材質	タンク:ポリエチレン、 ノズル:アルミ
重量	1.9kg	噴霧量	1頭口: 噴霧時0.45L/min 直射時0.57L/min、 2頭口: 噴霧時0.68L/min 直射時0.74L/min
サイズ	405(W)×170(D)×325(H)mm	電源コード長	2.5m
付属品	スポット、自在二頭口噴口、ホース(10m)、ショルダーベルト、四段階伸縮パイプクミ	ノズル形式	四段階二頭口(一頭口切替)
ポンプ	ギアポンプ	噴霧目安	1頭口: 噴霧時約0.6m 直射時約4m(斜め45°)

			2頭口: 噴霧時約0.6m 直射時約2.5m(斜め45°)
定格電流	0.3A	発電機必要容量	0.1kW以上
ヒューズ	0.6A	最大延長コード長さ	0.75mm <sup>2</sup> 時:100mまで
電気代目安	0.6円(1時間)		

直射・霧状切替ノズル

殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に。

アルコール使用不可

家庭用100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。

直射と霧状切替ノズル(自在2頭口噴口/1頭口切替)

直径20m範囲使用可能なので、お庭での使用にピッタリです。

ホースはコンパクトに収納可能です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.