



品番 : EA115YB-17

品名 : AC100V/27W/10.0L 電動スプレー

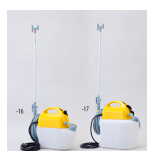

販売価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/02 11:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0050ページ2430ページ2506ページ		

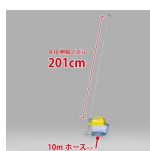

仕様

メーカー	工進	型番	GT-10V
容量	10L	吐出圧力	0.26MPa
電源	AC100V	消費電力	27W
ノズル長	630~2,010mm(4段階伸縮)	ホース長	10m
キャップ部開口	φ48mm	材質	タンク:ポリエチレン、 ノズル:アルミ
重量	2.2kg	噴霧量	1頭口: 噴霧時0.45L/min 直射時0.57L/min、 2頭口: 噴霧時0.68L/min 直射時0.74L/min
サイズ	405(W)×220(D)×400(H)mm	電源コード長	2.5m
付属品	スポット、自在二頭口噴口、ホース(10m)、ショルダーベルト、四段階伸縮パイプクミ	ノズル形式	四段二頭口(一頭口切替)
ポンプ	ギアポンプ	噴霧目安	1頭口: 噴霧時約0.6m 直射時約4m(斜め45°)

			2頭口: 噴霧時約0.6m 直射時約2.5m(斜め45°)
定格電流	0.3A	発電機必要容量	0.1kW以上
ヒューズ	0.6A	最大延長コード長さ	0.75mm ² 時:100mまで
電気代目安	0.6円(1時間)		
直射・霧状切替ノズル			
殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に。			
アルコール使用不可			
家庭用100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。			
直射と霧状切替ノズル(自在2頭口噴口/1頭口切替)			
直径20m範囲使用可能なので、お庭での使用にピッタリです。			
ホースはコンパクトに収納可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.