


品番 : EA123AD-3

品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(8.7mm雌ネジ ステム)



販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/13 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1006ページ		

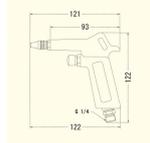

#### 仕様

メーカー	栗田製作所	型番	AG50
使用圧力	0.7MPa	エアー量	145L/min
ノズル取付ねじ	G1/8"	タケノコ径	8.7mm
穴径	2mm	ノズル長	28mm
推奨ホース内径	7.5~8mm	本体材質	アルミダイカスト(クロムメッキ)

エアー流量調整付き

ノズルのローレット部を閉めるとエアー流量が多くなり、緩めると少なくなります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.