


品番：EA123AE-17

品名：2.0mm穴 エアーブローガン(オイルス・プラグ付)



販売価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
カタログ価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/13 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1006ページ		

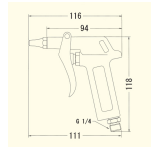

#### 仕様

メーカー	栗田製作所	型番	AG45L
使用圧力	0.7MPa	穴径	2mm
ノズル長	22mm	ノズル取付ねじ	G1/8"
エアー量	160L/min	本体材質	アルミダイカスト(クロムメッキ)
プラグ付き			
精密機器へのブローに最適です。			
ノズルネジ部はエア漏れ防止のため低強度タイプのボンドを使用			
錆に強いステンレスレバー採用			
特殊なOリングを使用することで油分を使わずにバルブを作動させます。 ※クリーンルーム仕様(完全禁油品)ではありません。			
別売のステンレスクリーンフィルタ(EA123AE-17FA)を接続するとより清潔なエアが噴出します。 (取付時エアー量:110L/min)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.