


品番：EA123AG

品名：1.3mm×12穴 スパウトガン(オイル用・8.7,11mmステム付)



販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/11 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1009ページ		

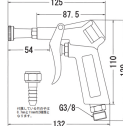

#### 仕様

メーカー	栗田製作所	型番	SP100
最高使用圧力	0.7MPa	吐出量	10L/min
穴径	1.3mm×12穴	ノズル外径	19mm
ノズル長	37.5mm	取付ねじ	G3/8"
タケノコ径	8.7mm、11mm	推奨ホース内径	7.5~8mm、10mm
本体材質	アルミダイカスト		

シャワータイプ

工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して製品の洗浄・切粉の除去等に使用します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.