


品番：EA123CJ-1A

品名：50- 600kpa タイヤチャック&ゲージ (ストレートチャック)

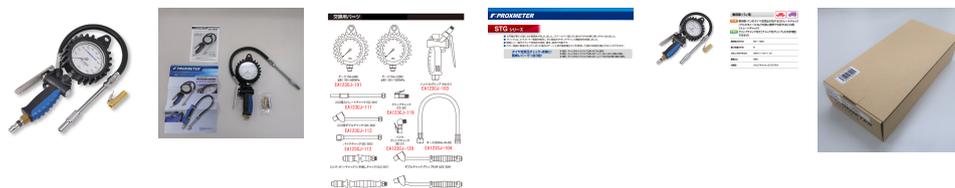

販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/27 02:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0300ページ		



#### 仕様

用途	乗用車、バンのタイヤ空気圧計測	測定範囲	50～600kPa
測定最小目盛	5kPa	チャックタイプ	小口径ストレートチャック
ホース長	290mm	サイズ	外径:80mm、全長:630mm
重量	660g	付属品	カプラープラグ、クリップチャック

タイヤ空気圧チェック・点検に！ 簡単レバーで1台3役！

測定:チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。

増圧:チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱい握ると増圧。

減圧:チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど握ると減圧。

簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能

アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック

エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付

ラバーカバー部に引掛け穴付

万が一精度に誤差が生じた場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

