



品番：EA124BH-2A

品名：10mmx20m エアーホースリール(ウレタン製)

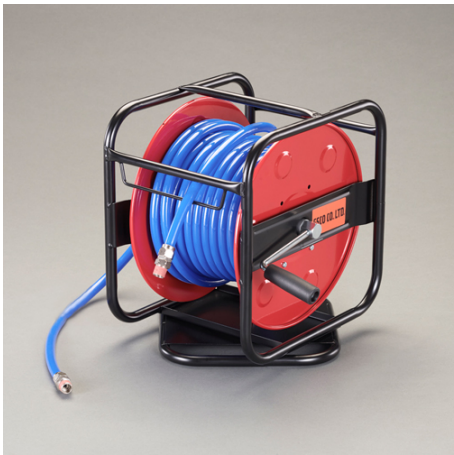

販売価格	21,700円(税抜)／23,870円(税込)		
カタログ価格	21,700円(税抜)／23,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 05:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

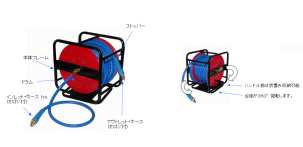

モデルチェンジ内容 23/08/29 ログの変更。旧:SUMAKE、新:ESCO(9025 No.55)

仕様

全長	20m	材質	本体フレーム:スチール ホース:ポリウレタン
重量	7.3kg	常用圧力	1.4MPa(200PSI)
最高圧力	5.5MPa(800PSI)	取付ねじ	R(PT)3/8"
サイズ	330(W)×260(D)×345(H)mm	内径	10mm
外径	14mm		
リールが左右360°回転します。			

代替品

	品番 コメント	EA124BH-1A 30mになります。
--	------------	-------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

