


品番：EA124BJ-1

品名：6.5/10mmx12m オートエアーリール



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 13,700円(税抜)／15,070円(税込)      |      |   |  |
| カタログ価格  | 13,700円(税抜)／15,070円(税込)      |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/19 16:22現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ |                              |      |   |  |

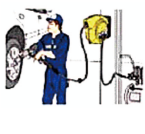

仕様

|                 |                  |      |                  |
|-----------------|------------------|------|------------------|
| メーカー            | 日動工業             | 型番   | AR-120-6.5       |
| 一次ホース長          | 1m               | 常用圧力 | 1.5MPa           |
| メッシュ入りポリウレタンホース |                  |      |                  |
| サイズ             | 270×150×250(H)mm | 一次側  | プラグ付             |
| 二次側             | カプラーソケット付        | ホース径 | 内径:6.5mm、外径:10mm |
| ホース長            | 12m              |      |                  |

代替品

|  |      |                    |
|--|------|--------------------|
|  | 品番   | EA124BS-1A         |
|  | コメント | 変更点:サイズ・二次元ホース長・質量 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.