 


 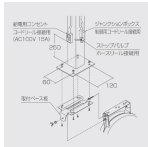
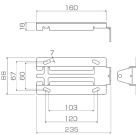


品番：EA124BJ-13B

品名：8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)



販売価格	64,500円(税抜)／70,950円(税込)		
カタログ価格	64,500円(税抜)／70,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 18:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1053ページ		

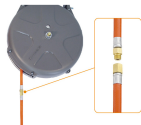

仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SHM-315SA
使用流体	エアー	リール設置場所	屋内
ホース長	1次側(入力側):1m 2次側(出力側):15m	ホース径	内径:8mm 外径:12mm
ホース材質	外層:PVC 内層:PU	使用圧力	1.4MPa
使用温度範囲	-5~50℃	カラー	本体:グレー ホース:ブラック
取付ねじ	ホース1次側(入力側):オスねじ自在 R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”カプラーソケット付	サイズ	174×424×380(H)mm
重量	6.0kg	ロック機構	ラチェット式

<耐火花ホース仕様> 火花に強い耐火花ホース。 耐火花生が高く、巻きぐせがつきづらいホース仕様です。	
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール	
長尺リールをお探しの方におすすめ!	
<耐久性向上!SUSプロテクター>	

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。

<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様>

ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能

<火花に強い耐火花ホース>

巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。

天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能

代替品

	品番 EA124BJ-13C コメント 変更点:カバー・ドラムの材質
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.