 


 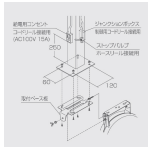
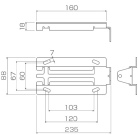


品番：EA124BJ-6A

品名：8.0mmx10m エアーホースリール(自動巻取)



販売価格	46,800円(税抜)／ 51,480円(税込)		
カタログ価格	46,800円(税抜)／51,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 23:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1053ページ		

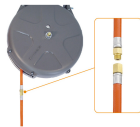

仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SHM-310A
使用流体	エア	リール設置場所	屋内
ホース長	1次側(入力側):1m 2次側(出力側):10m	ホース径	内径:8mm 外径:12mm
使用ホース	ポリウレタンホース	使用圧力	1.4MPa
使用温度範囲	-5~50℃	カラー	本体:グレー ホース:オレンジ
取付ねじ	ホース1次側(入力側):オスねじ自在 R3/8" ホース2次側(出力側):メスねじRc3 /8" (カプラーソケット付)	サイズ	174×424×380(H)mm
重量	5.6kg	ロック機構	ラチェット式

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール
<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様> ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能
<耐久性向上!SUSプロテクター> 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能

代替品

	品番EA124BJ-6B コメント変更点:カバー・ドラムの材質
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.