


品番：EA124BK-17

品名：10mmx20m エア-ホースリール(自動巻取/難燃性)

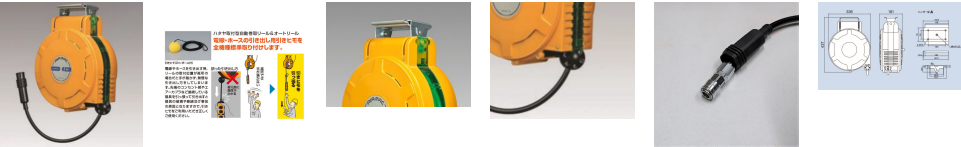

販売価格	94,200円(税抜)／103,620円(税込)		
カタログ価格	94,200円(税抜)／103,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/06 23:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	AXT-204			
メーカー商品名	エヤーマックXL	用途	天井に取付けてエアー工具を使用できます			
使用圧力	1.5MPa	ホース径	内径:10mm 外径:14mm			
ホース長	20m	ホース仕様	耐スパッターホース			
ホース材質	編糸補強1Bブレード入りポリウレタン 内側:ウレタン 外側:難燃性塩ビ	取付金具(一次側)	1/2プラグ			
取付金具(二次側)	1/2ワンタッチナットカプラ(ロック付)	一次側接続部(本体)	雄ネジ(G3/8")			
サイズ	336×181×437(H)mm	重量	10.5kg			
付属品	一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付					
長尺用自動巻リール						
耐スパッターホース仕様のため溶接作業の近くでも安心						
ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー						
建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き						

巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。

ホース引き出し用ヒモ付き(2m)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.