



品番：EA124BK-8.5A

品名：8.5mmx10m エア-ホースリール(自動巻取/ポリウレタン)

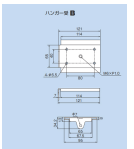

販売価格	49,500円(税抜) / 54,450円(税込)		
カタログ価格	49,500円(税抜) / 54,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/26 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1012ページ		

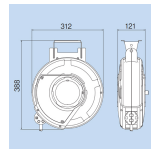

### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	ADU II -103
メーカー商品名	エヤーマック II	ホース長	10m
ホース径	内径:8.5mm 外径:12mm	使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> )
一次側接続部(本体)	雄ネジ(G3/8")	取付金具(一次側)	3/8プラグカプラ付
取付金具(二次側)	3/8ワンタッチロータリー ナットカプラ付 (ロック式)	ホース材質	編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
サイズ	312(W)×121(D)×388(H)mm	重量	4.2kg

簡単メンテナンス!ホース交換が自分で簡単にできるエア-ホースリール(取付型)

ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー  
必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。

建物躯体にしっかり接合するハンガー受け  
最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。

ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ  
巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。

特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース  
反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。

ワンタッチロータリーカプラー

取り付けて左に回すだけで簡単ロック! 抜けにくく、確実にカプラーの取り付けが行えます。

ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.