



品番：EA124BK-8.5A

品名：8.5mmx10m エアースリール(自動巻取/ポリウレタン)

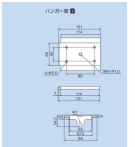

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 49,500円(税抜) / 54,450円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 49,500円(税抜) / 54,450円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/26 06:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1012ページ                      |      |   |

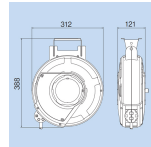

## 仕様

|            |                                    |           |                                |
|------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| メーカー       | ハタヤリミテッド(HATAYA)                   | 型番        | ADU II -103                    |
| メーカー商品名    | エヤーマック II                          | ホース長      | 10m                            |
| ホース径       | 内径:8.5mm<br>外径:12mm                | 使用圧力      | 1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 一次側接続部(本体) | 雄ネジ(G3/8")                         | 取付金具(一次側) | 3/8プラグカプラ付                     |
| 取付金具(二次側)  | 3/8ワンタッチロータリー<br>ナットカプラ付<br>(ロック式) | ホース材質     | 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン              |
| サイズ        | 312(W)×121(D)×388(H)mm             | 重量        | 4.2kg                          |

簡単メンテナンス!ホース交換が自分で簡単にできるエアースリール(取付型)

ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー  
必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。

建物躯体にしっかり接合するハンガー受け  
最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。

ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ  
巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。

特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース  
反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。

ワンタッチロータリーカプラー

取り付けて左に回すだけで簡単ロック! 抜けにくく、確実にカプラーの取り付けが行えます。

ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.