


品番：EA124BX-35

品名：5mmx30m 高圧エアホースリール

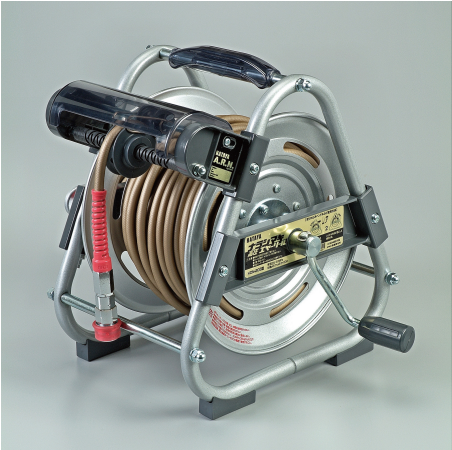

販売価格	59,900円(税抜)／65,890円(税込)		
カタログ価格	59,900円(税抜)／65,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/10 13:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1054ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	HDN-305
メーカー商品名	ナラシマキ高圧エアーリール	用途	コンプレッサーから離れた場所でエアー工具を使用できます
使用圧力	3.0MPa(30kgf/cm ²)	ホース径	内径:5mm 外径:9mm
ホース長	1次ホース:2m 2次ホース:30m	ホース材質	編糸補強1Bブレード入軟質塩化ビニール樹脂
取付金具(一次側)	高圧パージ付プラグ	取付金具(二次側)	高圧ワンタッチカプラ(ロック付)
サイズ	335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm	重量	7.0kg
異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバーに、耐摩耗性に優れたエンブラ樹脂製ガイド&ローラー付き			
1次側のプラグは取り外し時に反動の少ないパージプラグ付			
安定感のある三角形形状フレーム			
高圧釘打ち機、タッカーに最適です。			

代替品

品番	EA124BX-36
コメント	φ10x6mm/30m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.