 



品番：EA124DG-125A

品名：25/33mm x10m 工場用耐油ホース



販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 11:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1401ページ		

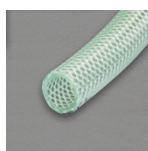

#### 仕様

内径×外径(mm)	25×33	全長(m)	10
使用圧力(MPa)	1.0	材質	軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲	-5~60℃	使用流体	水・油・粉体・空気(燃料油には使用できません。)
糸入り MEGAサンブレイとの色分け可			
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水に			
耐油性抜群で潤滑油の配管に最適です。			
使用圧力は20℃時目安			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.