 



品番 : EA124DG-132A

品名 : 32/41mm x10m 工場用耐油ホース



販売価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
カタログ価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 09:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1401ページ		

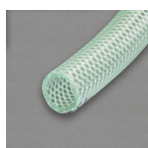

仕様

内径×外径(mm)	32×41	全長(m)	10
使用圧力(MPa)	0.7	材質	軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲	-5~60℃	使用流体	水・油・粉体・空気(燃料油には使用できません。)
糸入り MEGAサンブレイとの色分けにも可			
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水に			
耐油性抜群で潤滑油の配管に最適です。			
使用圧力は20℃時目安			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.