


品番：EA124KA-1A

品名：12/16mmx30m 散水ホースリール

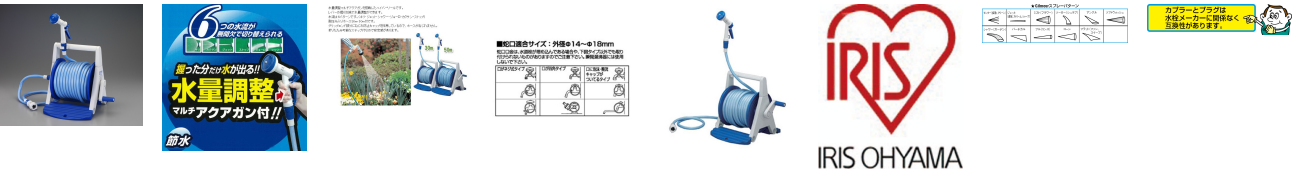

販売価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/05/20 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0362ページ2580ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HRA-30AGRM
サイズ(mm)	410×420×395 (ステップ収納時: 260×420×395)	ホース長	30m
ホースサイズ	内径: 12mm、外径: 16mm	サイドホース長	1.2m
最高使用圧力	0.8MPa	散水パターン	6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)
材質	PP、ABS、塩化ビニール	重量	5.9kg
適合蛇口外径	14～18mm		
レバーの握り加減で水量調整可能			
ねじれ防止キャップでホースがねじれません。			
サイドホース(1.2m)付			
蛇口取付用口金付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.