


品番：EA124KS-2

品名：372㎡ ロータリースプリンクラー

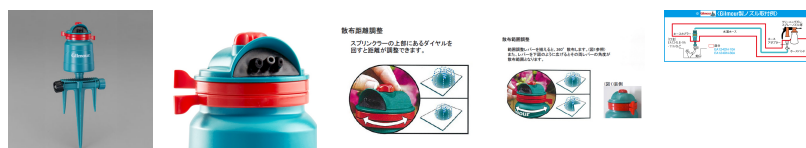

販売価格	1,680円(税抜) / 1,848円(税込)		
カタログ価格	1,680円(税抜) / 1,848円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/14 15:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2518ページ		



カタログ訂正 26/02/20 ●散水範囲 誤:最大約341m<sup>2</sup>(直径約21m) 正:最大約372㎡(半径約10.5m) (No.57 1157)

### 仕様

散水範囲	最大約372㎡(半径約10.5m)	接続ねじ	3/4"NHメス
サイズ	φ80×310mm	杭長	156mm
ボディ材質	ポリマー樹脂	使用圧力範囲	0.1~1MPa(1~10kg/cm <sup>2</sup> )

全周又は部分が調節でき、散布距離も調節可能です。

スパイク付ベースにより、安定した設置が可能です。

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

### 代替品

	<b>品番</b> EA124KS-3 <b>コメント</b> サイズ・形状・散水範囲等
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

