


品番 : EA124KS-2

品名 : ロータリースプリンクラー

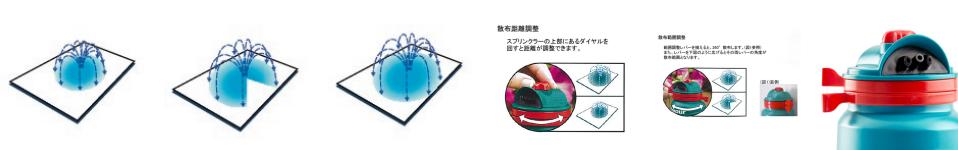

販売価格	1,680円(税抜) / 1,848円(税込)		
カタログ価格	1,680円(税抜) / 1,848円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/07 15:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2518ページ		



仕様

散水範囲	最大約341 m ² (直径21m)	接続ねじ	3/4"NHメス
サイズ	φ 80×310mm	杭長	156mm
ボディ材質	ポリマー樹脂	使用圧力範囲	0.1~1 MPa(1~10kg/cm ²)
全周又は部分が調節でき、散布距離も調節可能です。			
スパイク付ベースにより、安定した設置が可能です。			
ホースは直接繋げられません。専用プラグ:EA124GC-1Pと専用ホース:EA124DN-10A、30Aをお勧めします。			

代替品

	品番 EA124KS-3 コメント サイズ・形状・散水範囲等
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.