
品番: EA124KS-32A

品名: スプリンクラー

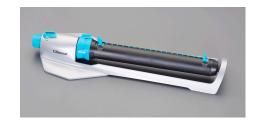

販売価格	8,840円(税抜)/9,724円(税込)				
カタログ価 格	8,840円(税抜)/9,724円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/07 18:35現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2581ページ				















庭や庭園に合わせて簡単にカスタマイズできます

## 仕様

散水範囲	<b>₩</b> ე372 m²	接続ねじ	3/4"NHメス
全長	524mm	サイズ	190×524×89(H)mm
材質	ダイカストメタル		

ダイカストメタル製で耐久性と安定性に優れています。

散水距離、散水幅を調整できます。

使いやすく、調整が簡単で、庭や庭園に合わせて簡単にカスタマイズできます。

流量制御スイッチ付でスプリンクラーから蛇口までの移動が不要になり、スプリンクラーで水流を微調整できます

ホースは直接繋げられません。専用プラグ: EA124GC-1Pと専用ホース: EA124DN-10A、30Aをお勧めします。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.